


Regolatore di portata unidirezionale GRGZ-M5-PK-3-LF-C

Codice prodotto: 175061

FESTO

Strozzatura aria di alimentazione con regolazione fine.

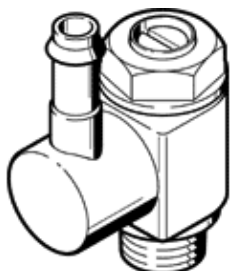

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	M5
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	48 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	35 ... 58 l/min
Pressione di esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar	80 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	60 ... 100 l/min
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Max. coppia di serraggio	1,5 Nm
Peso	7 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	nichelato Ottone
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, vite di regolazione	Ottone
Informazioni sui materiali, attacco orientabile	Zinco pressofuso