


# Regolatore di portata unidirezionale GRGZ-M5-QS-4-LF-C

Codice prodotto: 175067

FESTO

Strozzatura aria di alimentazione con regolazione fine e raccordo ad innesto QS.

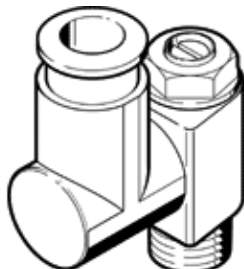

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	QS-4
Attacco pneumatico 2	M5
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	48 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	40 ... 65 l/min
Pressione di esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar	80 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	65 ... 110 l/min
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Max. coppia di serraggio	1,5 Nm
Peso	14 g
Informazioni sui materiali, perni filettati	nichelato Ottone
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, vite di regolazione	Ottone
Informazioni sui materiali, attacco orientabile	Zinco pressofuso