


# Connettore multipolare IMP1-SD-72-36

Codice prodotto: 18320

FESTO

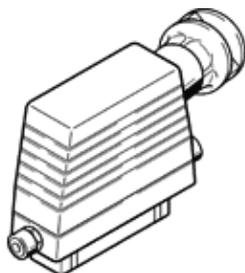

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro ammissibile del cavo	22 ... 32 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Intervallo tensione di esercizio CA	$\leq 300$ V
Intervallo tensione di esercizio CC	$\leq 250$ V
Carico di corrente ammissibile	10 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso	550 g
Sezione attacco	1,75 mm <sup>2</sup>
Connessione elettrica	Connettore femmina a 72 poli
Raccordo per cavi	SW50
Tipo fissaggio	con staffa di serraggio
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Plastica Pressofusione di lega leggera
Informazioni sui materiali, contatti	Lega di rame argentato