


Unità di valvole VIMP-02-1/8-16

Codice prodotto: 18386

FESTO

G 1/8, con connessione multipolare.

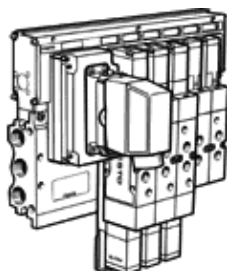

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile 5/2, bistabile 5/3, alimentata 5/3, in scarico 5/3 chiusa
Portata nominale normale	750 ... 1.000 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Azionamento elettrico	Multipol
Max. numero dei posti valvola	16
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Grado di protezione	IP65
Tipo di azionamento	elettrico
Tipo di unità di valvole	02
Costruzione	Valvola a spola
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna interno
Composizione unità di valvole	Dimensione modulare fissa
Pressione di pilotaggio	1,5 ... 10 bar
Tensione di esercizio nominale CC	24 V
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici