


# distributore multiplo QSQ-1/4T-3/16-U

Codice prodotto: 190609

FESTO

Orientabile a 360°, 4 uscite.

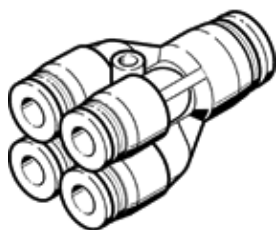

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	2,8 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Principio Push-Pull
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	20,5 g
Numero uscite	4
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 1/4"
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 3/16"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato