


raccordo a innesto QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Codice prodotto: 190703

FESTO

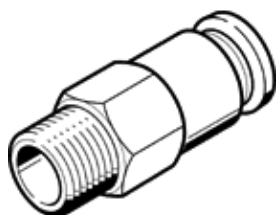

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Diametro nominale	1,6 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	1,5 Nm
Peso	9,5 g
Attacco pneumatico 1	10-32 UNF-2A
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 1/8"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone Nichelato
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato