


# raccordo a innesto a L

## QSMKL-1/8-3/16-U

Codice prodotto: 190742

FESTO

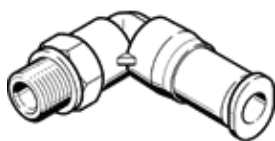

### Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taglia                                                   | Mini                                          |
| Diametro nominale                                        | 3 mm                                          |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Rivestimento                                  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                     |
| Dimensioni contenitore                                   | 1                                             |
| Costruzione                                              | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar                              |
| Classificazione marittima                                | vedi certificato                              |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                 |
| Coppia di serraggio max.                                 | 8 Nm                                          |
| Peso                                                     | 9,5 g                                         |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filettatura esterna 1/8 NPT                   |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 3/16"               |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Grigio                                        |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                               |
| Materiale del corpo                                      | PBT                                           |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM                                           |
| Materiale guarnizione                                    | NBR                                           |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile fortemente legato        |