


# distributore multiplo QSLV4-1/2-5/8-U

Codice prodotto: 190800

FESTO

Orientabile a 360°, 4 uscite.

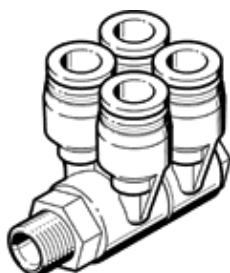

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	9,4 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Principio Push-Pull
Dimensioni contenitore	1
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	30 Nm
Peso	249 g
Numero uscite	4
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 5/8"
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Materiale perno filettato	Ottone nichelato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale guarnizione	NBR
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato