

# Valvola a sfera QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

Codice prodotto: 190887  
Prodotto in esaurimento


FESTO

Con raccordo a innesto QS.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

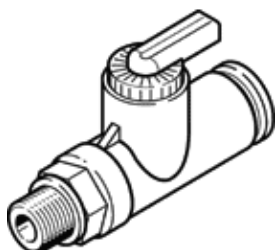

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Manuale
Fissaggio	Avvitabile
Diametro nominale	2,5 mm
Pressione d'esercizio	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principio di tenuta	Non metallica
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Peso	14,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS