

 

riduttore di pressione LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

Codice prodotto: 190923
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Con manometro.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)

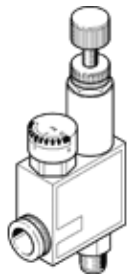

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 2	QS-5/16
Fissaggio	Con foro passante
Pressione di ingresso 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	83,5 g
Materiale perno filettato	Ottone