


# riduttore di pressione LR-1/8-NPT-QS-5/32-U

Codice prodotto: 190927

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2021. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO

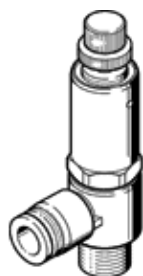

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante
Attacco pneumatico 1	1/8 NPT
Attacco pneumatico 2	QS-5/32
Fissaggio	Avvitabile
Pressione di ingresso 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	36 g
Materiale perno filettato	Ottone