


Valvola unidirezionale HAM-1/16-QS-3/16-U

Codice prodotto: 190942

FESTO

Portata dalla filettatura esterna verso l'attacco a innesto QS.
Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Questo tipo è idoneo per la tecnica del vuoto.
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.

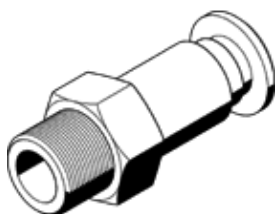

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Funzione valvola | Funzione antiritorno |
| Attacco pneumatico 1 | NPT1/16-27 |
| Attacco pneumatico 2 | QS-3/16 |
| Tipo fissaggio | filettata |
| Pressione di esercizio | -1 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Ottone |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata |
| Peso | 15 g |