

Cilindro a soffiutto

EBS-80-110


Codice prodotto: 193794

FESTO

senza necessità di manutenzione, senza effetto Stick-Slip, adatto per spazi ristretti di montaggio.

Le corse di ritorno devono avvenire ad una pressione inferiore a 0,9, per consentire un riavvolgimento corretto del soffiutto a rotolamento (rischio di danni alla membrana)

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.

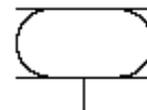

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	80
Diametro di montaggio richiesto	100 mm
Corsa	110 mm
Altezza max. in avanzamento	205 mm
Max. inclinazione	15 deg
Max. disassamento	10 mm
Altezza min. di montaggio	95 mm
Funzionamento	a semplice effetto
Pressione di esercizio	0,9 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa Aria compressa lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	350 N
Peso	400 g
Tipo fissaggio	con filettatura interna
Attacco pneumatico	G3/8
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, soffiutto	CR