


blocco batteria MHP1-PR10-3-PI-PCB

Codice prodotto: 197246

FESTO

Per il montaggio di PCB di valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola MHP1-...-PI

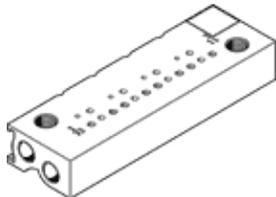

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Numero max. posti valvola | 10 |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 8 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C |
| Fissaggio valvola | Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico 1 | M5 |
| Attacco pneumatico 3 | M5 |
| Materiale piastra filettata | Leghe di alluminio per lavorazione plastica |