

# valvola igienica a farfalla

## VZFB-D-50-WW-V4V4V


Codice prodotto: 2464974

Prodotto in esaurimento

FESTO

DN 50, con estremità saldate, DIN 11850, FPM, materiale 1.4404.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

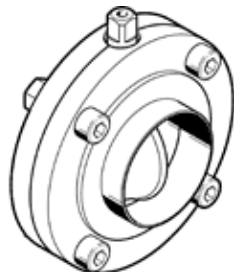

### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a disco a 2 vie
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	Estremità saldate/estremità saldate
Diametro nominale DN	50
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione nominale, valvola di processo	10
Coppia di azionamento	14 Nm
Basato sulla norma	DIN 11851
Fluido	Acqua Liquidi neutri
Temperatura del fluido	-15 ... 140 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, corpo	1.4404
Materiale disco	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, disco	1.4404
Materiale albero	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, albero	1.4404
Peso	1.600 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato