


Kit di adattatori DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50

Codice prodotto: 2604977

FESTO

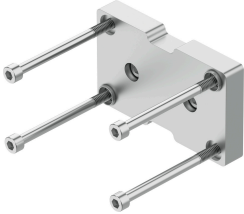

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tipo di montaggio | Tramite foro passante e vite Tramite bussola di centratura |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra di adattamento | Alluminio Anodizzato |
| Materiale viti | Acciaio Galvanizzato |
| Materiale del pin di centratura | Acciaio |