


# Perno oscillante ZNG-40

Codice prodotto: 31755  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per il fissaggio oscillante centrale dei cilindri DNG, DNGU.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.

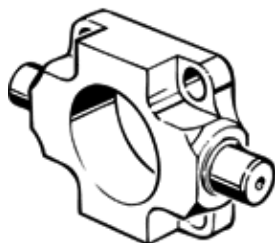

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	285 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato