


Perno oscillante ZNG-63

Codice prodotto: 31757
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per il fissaggio oscillante centrale dei cilindri DNG, DNGU.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.

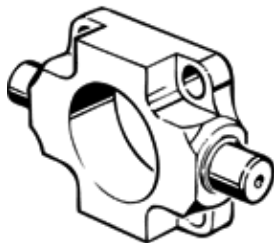

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	704 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato