


Ventosa VAS-100-1/4-PUR

Codice prodotto: 36141

FESTO

con anello di tenuta OL.

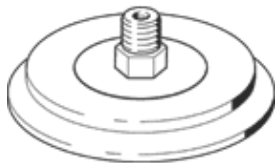

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Diametro nominale | 4 mm |
| Diametro ventosa | 100 mm |
| Diametro efficace di aspirazione | 85 mm |
| Costruzione | Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard |
| Fluido di esercizio | Aria atmosferica |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Forza di distacco al 70 % di vuoto | 397 N |
| Filettatura di fissaggio | G1/4 |
| Fissaggio ventosa | G 1/4 |
| Attacco per il vuoto | G1/4 |
| Durezza Shore | 62 |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | Zinco pressofuso |
| Informazioni sui materiali, ventosa | TPE-U(PU) |