


seniore
SKDA-1.5-AB
Codice prodotto: 4624759

FESTO

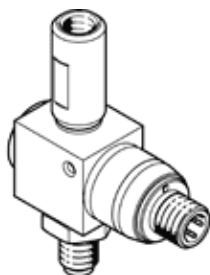

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di misurazione della forza	0 ... 1,5 kN
Intervallo di taratura	-0,2 ... 2 kN
Carico limite	3,75 kN
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Uscita analogica	4 - 20 mA
Precisione uscita analogica FS	0,2 %FS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica Acciaio inossidabile fortemente legato
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Peso	0,2 kg
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Grado di protezione	IP67
Connessione elettrica	Connettore femmina M12x1 4 poli Con codifica A
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio KC	KC-EMV