


## connettore maschio

### NECC-L1G4-C1

Codice prodotto: 553858

FESTO

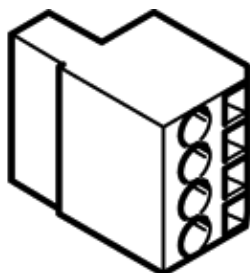

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	300 V
Carico di corrente ammissibile	10 A
Sezione attacco	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale del corpo	PBT