


# Linea di connessione NEBV-S1W25-K-5-N-LE15

Codice prodotto: 565281

FESTO

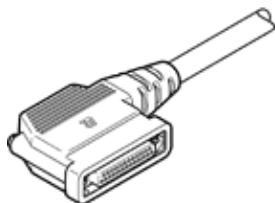

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Intervallo tensione d'esercizio CC	$\leq 24$ V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	2,95 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	850 g
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore femmina Sub-D
Composizione cavo	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	9,5 mm
Lunghezza cavo	5 m
Fissaggio	4-40UNC
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	TPE
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo dorato