

cavo di collegamento


NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Codice prodotto: 8031122

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

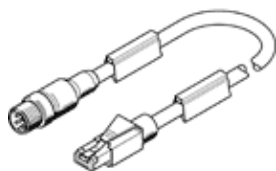

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	455 g
Connessione elettrica 1	Connettore maschio, diritto, M12x1, 4 poli, codifica D, con schermatura
Connessione elettrica 2	Connettore maschio, diritto, RJ45, 4 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 50 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Specifiche cavo Ethernet	Tipo: CAT.5
Lunghezza cavo	10 m
Caratteristica cavo	Basic
Condizioni di prova cavo	Resistenza alla flessione alternata a norma Festo
Raggio min. di curvatura del cavo	52 mm
Diametro cavo	6,4 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,2 mm
Composizione cavo	2x(2x0,14)
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Sezione attacco	0,14 mm ²
Grado di protezione	IP20 IP67
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-20 ... 80 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Blu
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone nichelato e dorato