


giunto EAMD-67-60-40-32X32-U

Codice prodotto: 8164978

FESTO

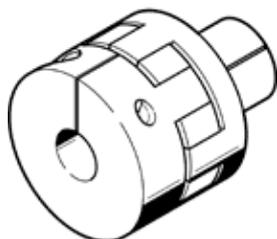

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|-----------------------|
| Diametro alloggiamento 1 | 40 mm |
| Diametro alloggiamento 2 | 32 mm |
| Taglia | 67 |
| Lunghezza nominale | 60 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 4.500 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 402 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 200 Nm |
| Peso | 733 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |