


圧カインジケータ OH-8-RT

製品番号: 10088

FESTO

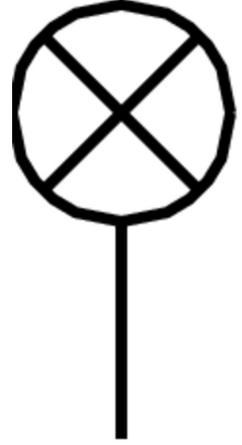

データシート

特徴	値
使用圧力	-0.1 MPa...0.8 MPa -14.5 000032...116 000032
作動電圧	-1 bar...8 bar
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
空気圧接続	バーブニップル PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠