


パネル取付バルブ SVS-4-1/8

製品番号: 10192

FESTO

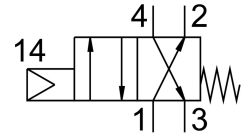

データシート

特徴	値
バルブ機能	4ポートシングル
操作方法	機械式
標準公称流量	120 l/min
空気圧作動ポート	G1/8
使用圧力	0.35 MPa...0.8 MPa
作動電圧	3.5 bar...8 bar
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
流れ方向	反転負荷
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
作動力	8 N
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
材質: カバー	POM
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミ