


# ソレノイドコイル BMSFW-120/60

部品番号: 104080

FESTO

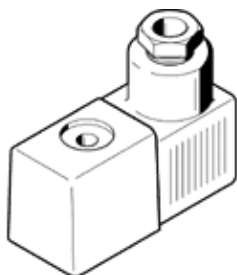

## データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	120V AC:60Hz, 消費電力10VA ( 切換時 ), 8VA ( 保持時 )
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	3ピン MSSD-F用プラグベーン
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅