 



ORゲート OS-1/4-NPT

部品番号: 10413

FESTO

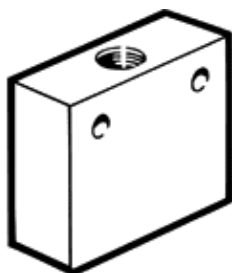

データシート

特長	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
取付方法	取付穴
標準流量	1,170 l/min
使用圧力	1 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
オリフィス径	6.5 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	110 g
エア接続ポート 3	NPT1/8-27
材質	RoHS対応
Material seals	NBR