


プラグ

NECU-M-S-B12G5-C2-PB

部品番号: 1066354

FESTO

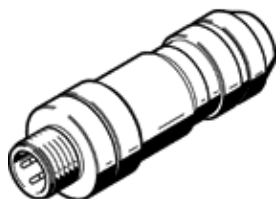

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
質量	46.1 g
配線方式1	5ピンM12x1 ストレートプラグ Bコード スクリーン
プラグコーティング	B
配線方式2	ねじ端子 スクリーン可能
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 60 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 60 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
伝送特性	DIN EN 50173 / CAT 5
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.75 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material electrical contact	真鍮 金メッキ