


プラグ

NECU-S-M8G4-C2

部品番号: 1068198

FESTO

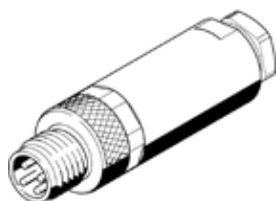

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-104
接続頻度	100
ケーブル取出し	ストレート
質量	9.1 g
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	Screw lock with A/F9
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブル径	3.5 ... 5 mm
導管定格断面	0.14 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material screw-type lock	真鍮 (ニッケルめっき)
Material electrical contact	Brass, gold-plated