 



# ローレバーバルブ L/O-3-PK-3

部品番号: 10749

FESTO

アイドルリターン及び内径3mmバブ形ニップル付、配管の方法により、ノーマルオープンとしてもノーマルクローズとしても使用可

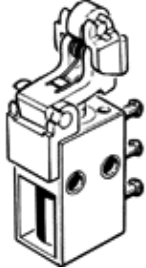

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基
操作方法	メカ機構
標準流量	80 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ピストンシート
オリフィス径	2.5 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
ノーマルクローズ時の起動力	10 N
ノーマルオープン時の起動力	13 N
質量	19 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
エア接続ポート 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM