 



ショックアブソーバ YSR-20-25

部品番号: 10869

FESTO

調整、再充填可能

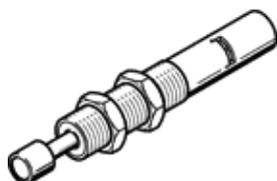

データシート

特長	値
サイズ	20
ストローク	25 mm
クッション	調整可 硬質
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.4 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	25 mm
最大抑止力	2,500 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	62.5 J
時間あたりの最大消費エネルギー	180,000 J
残存エネルギー	0.32 J
リセット力	25 N
質量	420 g
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鋼 亜鉛メッキ
材質ピストンロッド	ステンレス