

# 規格シリンダ DSN-5/8"-2"-P

 

部品番号: 11334

FESTO

DIN

ISO6432に準拠、クッションなし、多様な取付け方法。補助取付け部品が必要な場合があります。

この製品はFesto USA向けの製品です。

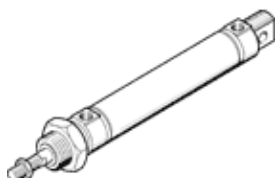

## データシート

| 特長             | 値   |
|----------------|---|
| ストローク          | 50.8 mm   |
| ピストン径          | 5/8"  |
| 規格             | ISO 6432  |
| クッション          | P: elastische D春pfungsringe/-platten beidseitig |
| ロッドエンド         | 雄ネジ   |
| 使用圧力           | 1 ... 10 bar                                    |
| 運転モード          | 複動式   |
| 作動流体           | ろ過圧縮空気、給油または無給油                                 |
| 耐酸性クラス: CRC    | 2   |
| 周囲温度           | -20 ... 80 °C                                   |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 103.7 N   |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 120.6 N   |
| 接続ポート径         | M16x1,5   |
| 材質 カバー         | 鍛造アルミ合金   |
| 材質 シール         | NBR<br>TPE-U(PU)                                |
| 材質 ピストンロッド     | ステンレス   |
| シリンダチューブの材質    | ステンレス   |