


ショックアブソーバ DYSR-20-25-Y5-T

製品番号: 1138647

FESTO

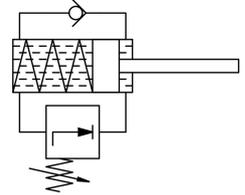

データシート

特徴	値
サイズ	20
ストローク	25 mm
クッション	調整可
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.3 s
最低周囲温度時の復元時間	3 s
機能	単動式 プッシング
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	25 mm
最大停止力	2500 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	62.5 J
時間あたりの最大エネルギー消費	135000 J
最大残存エネルギー	0.32 J
復元力	9 N
最小挿入力	110 N
製品質量	425 g
質量範囲	250 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 ピストンロッド	ステンレス, 焼入れ