


ショックアブソーバ DYSR-25-40-Y5

製品番号: 1138648

FESTO

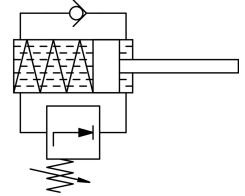

データシート

特徴	値
サイズ	25
ストローク	40 mm
クッション	調整可
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	3 m/s
室温時のリセット時間	0.4 s
最低周囲温度時の復元時間	3 s
機能	単動式 プッシング
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
クッション長さ	40 mm
最大停止力	4000 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	160 J
時間あたりの最大エネルギー消費	220000 J
最大残存エネルギー	0.8 J
復元力	12.5 N
最小挿入力	155 N
製品質量	715 g
質量範囲	400 kg
取付方法	ロックナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼
材質 ピストンロッド	ステンレス, 焼入れ