 



ショックアブソーバ

DYSR-32-60-Y5

部品番号: 1138649

FESTO

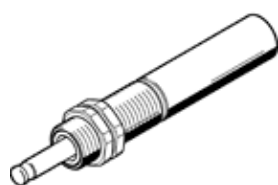

データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	60 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.6 s
リセット時間 長	3 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	60 mm
最大抑止力	6,400 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	384 J
時間あたりの最大消費エネルギー	330,000 J
残存エネルギー	2 J
リセット力	18 N
質量	1,355 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	High alloy steel, hardened