


リミットスイッチ

SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

部品番号: 1152497

FESTO

シャフト高さ30mmのアクチュエータ用、30x130mm取付け穴パターン、取付けアダプタ付

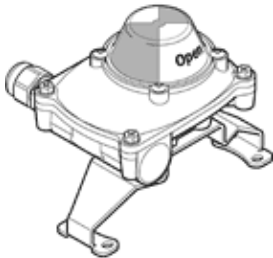

データシート

特長	値
デザイン	角形
規格	EN 60947-5-1 ISO 5211
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定原理	メカ/電気 近接スイッチ用
周囲温度	-25 ... 80 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
接点容量 AC	1,770 VA
接点容量 DC	36 W
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
接続可能な伝導回路	0.5 ... 1.5 mm ²
取付方法	ISO5211フランジ アクセサリ
取付方向	任意
質量	710 g
材質 ハウジング	アルミダイカスト 塗装された
アクセサリ関係の材質情報	ステンレス ステンレス
設定範囲、角度記録	0 ... 90 deg
保護仕様	IP67
絶縁電圧	250 V
サージの強さ	4 kV
耐酸性クラス : CRC	0
汚染度	3