


ハイドロチェッカ DYHR-16-20-Y5

部品番号: 1155690

FESTO

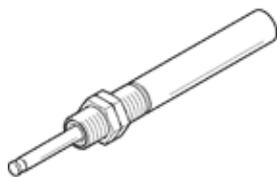

データシート

特長	値
サイズ	16
ストローク	20 mm
クッション	調整可
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
位置検出	なし
最高衝突速度	0.3 m/s
送り速度	0.2 ... 100 mm/s
リセット時間 短	0.4 s
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 80 °C
最大抑止力	1,600 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	32 J
時間あたりの最大消費エネルギー	65,000 J
最低推力	160 N
最高推力	1,600 N
残存エネルギー	0.16 J
リセット力	5.4 N
質量	190 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	鋼 亜鉛メッキ
Material piston rod	焼入れ処理 ステンレス