

 

# ソレノイドバルブ

## JMVH-5-1/8-S-B-VI

部品番号: 116004

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

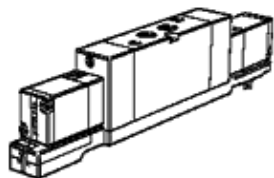

## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
標準流量	1,000 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁
保護仕様	IP65
オリフィス径	8 mm
スクリーンサイズ	27 mm
シール	ソフトシール
手動操作	あり
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流可能
パイロット圧力	2 ... 10 bar
切換時間	22 ms
コイル特性	24V DC
作動流体	真空、給油 ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ5um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ5um 真空、無給油
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ5um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ5um
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
パイロット接続ポート12	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
接続ポート 11	G1/8
材質	PWIS質を含む