


# チェック弁

## H-3/8-B

部品番号: 11690

FESTO

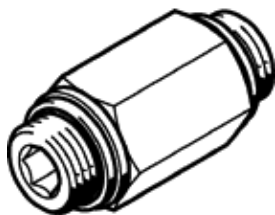

## データシート

| 特長                                    | 値                             |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| バルブ機能                                 | 戻り止め機構                        |
| エア接続ポート 1                             | G3/8                          |
| エア接続ポート 2                             | G3/8                          |
| 取付方法                                  | ネジ穴付き                         |
| Operating pressure MPa                | 0.04 ... 1.2 MPa              |
| 使用圧力                                  | 0.4 ... 12 bar                |
| 周囲温度                                  | -10 ... 60 °C                 |
| Material housing                      | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理              |
| 作動流体                                  | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 取付方向                                  | 任意                            |
| 供給圧力0.6MPa ( 圧力降下0.1MPa ) 時の1->2の標準流量 | 2,000 l/min                   |
| 作動/パイロット流体に注意                         | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC                          | 2 - 腐食ストレスほぼなし                |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B2-L                |
| 流体温度                                  | -10 ... 60 °C                 |
| パイロット流体                               | LX1                           |
| 最大締付トルク                               | 20 Nm                         |
| 質量                                    | 34 g                          |
| 材質                                    | RoHS対応                        |
| Material seals                        | NBR                           |