


チェック弁 H-1/2-B

部品番号: 11691

FESTO

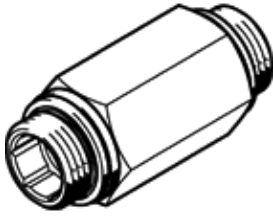

データシート

特長	値
バルブ機能	戻り止め機構
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
取付方法	ネジ穴付き
Operating pressure MPa	0.04 ... 1.2 MPa
使用圧力	0.4 ... 12 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
取付方向	任意
供給圧力0.6MPa (圧力降下0.1MPa) 時の1->2の標準流量	5,500 l/min
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	LX1
最大締付トルク	40 Nm
質量	58.3 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR