


ショックアブソーバ DYEF-M5-Y1

部品番号: 1179818

FESTO

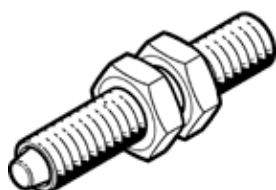

データシート

特長	値
サイズ	M5
ストローク	1.5 mm
クッション	P メタルストップなし固定クッション
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	1.5 mm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.05 J
質量	3.6 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス