


# ショックアブソーバ DYEF-M10-Y1

部品番号: 1179837

FESTO

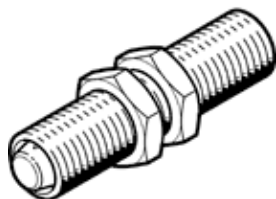

## データシート

| 特長                 | 値                  |
|--------------------|--------------------|
| サイズ                | M10                |
| ストローク              | 1 mm               |
| クッション              | P メタルストップなし固定クッション |
| 取付方向               | 任意                 |
| 位置検出               | なし                 |
| 最高衝突速度             | 0.8 m/s            |
| 耐酸性クラス: CRC        | 2 - 腐食ストレスほぼなし     |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 周囲温度               | 0 ... 60 °C        |
| クッションストローク         | 1 mm               |
| ストロークあたりの最大消費エネルギー | 0.25 J             |
| 質量                 | 23 g               |
| 取付方法               | ロックナット付            |
| 材質                 | RoHS対応             |
| Material seals     | NBR                |
| Material housing   | ステンレス              |