


ソレノイドバルブ

MVH-5/3E-1/4-S-B-VI

部品番号: 118810

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

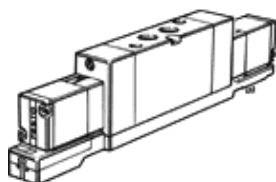

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|------------------------------------|
| バルブ機能 | 3位置5方弁エキゾーストセンタ |
| 操作方法 | 電気 |
| 標準流量 | 1,600 l/min |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 構造 | スプール弁 ボペット弁 |
| リターン方式 | エアリターン |
| オリフィス径 | 10 mm |
| 排気機能 | 調整可 |
| シール | ソフトシール |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロット方式 | 外部パイロット |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| bバルブ | 0.38 |
| Cバルブ | 6.35 l/sbar |
| 切換時間 off | 32 ms |
| 切換時間 on | 44 ms |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40μm、給油または無給油 真空 |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |
| パイロット流体 | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40μm、給油または無給油 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 取付方法 | 取付穴 |
| パイロット排気ポート82 | M5 |
| パイロット排気ポート84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | サブベース G1/4 |
| エア接続ポート 2 | G1/4 |
| エア接続ポート 3 | サブベース G1/4 |
| エア接続ポート 4 | G1/4 |
| エア接続ポート 5 | サブベース |
| 材質 | PWIS質を含む |
| 材質 シール | NBR |