


# カップリング EAMD-56-46-25-23X27

製品番号: 1188801

FESTO

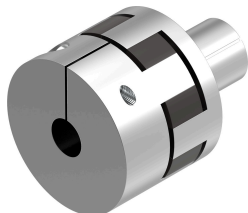

## データシート

特徴	値
保持部径 1	25 mm
ホルダー直径 2	23 mm
サイズ	56
呼び長さ	46.5 mm
取付位置	任意
最高回転数	5500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	151 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	60 Nm
製品質量	407 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠