


モータ折返しキット EAMM-U-50-D32-40R-78

製品番号: 1201662

FESTO

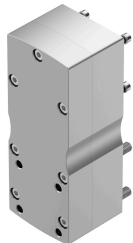

データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	12.1 kgmm ²
アイドルリング駆動トルク	0.01 Nm
伝達トルク	1 Nm
製品質量	590 g
インタフェースコード アクチュエータ	D32B
インタフェースコード モータイン	40R
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠