 



サイレンサ AMTE-M-LH-U10

製品番号: 1206994

FESTO

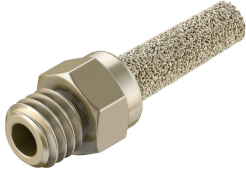

データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	20
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動電圧	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	260 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
ノイズレベル	71 000007
周囲温度	-40 -C...80 -C
製品質量	1.7 g
空気圧接続	10-32 UNF-2A
材質: クッションインサート	ブロンズ
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠