


# パラレルモジュール EAMM-U-60-D40-55A-91

部品番号: 1210438

FESTO

電動アクチュエータに適合

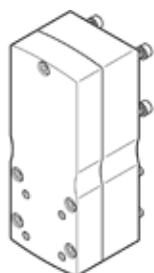

## データシート

| 特長                  | 値                      |
|---------------------|------------------------|
| サイズ                 | 60                     |
| 取付方向                | 任意                     |
| 減速比                 | 1:1                    |
| 最高速度                | 6,000 1/min            |
| PWIS conformity     | VDMA24364 zone III     |
| 保管温度                | -25 ... 60 °C          |
| 相対湿度                | 0 - 95 %               |
| 保護仕様                | IP40                   |
| 周囲温度                | -10 ... 60 °C          |
| 負荷慣性モーメント           | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 無負荷時のトルク            | 0.07 Nm                |
| 変換トルク               | 3 Nm                   |
| 質量                  | 1,040 g                |
| インタフェースコード, アクチュエータ | D40B                   |
| インタフェースコード, モータ     | 55A                    |
| 材質                  | RoHS対応                 |