


ソレノイドコイル MSN1W-110AC-OD

部品番号: 123061

FESTO

AC電圧用、プラグソケット無し

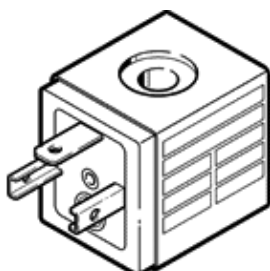

データシート

特長	値
取付方向	任意
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	AC 110 V: 50 Hz、締付け力 7.5 VA、保持力 5 VA AC 110 V: 60 Hz、締付け力 5 VA、保持力 3.7 VA AC 120 V: 60 Hz、締付け力 5 VA、保持力 3.7 VA
許容電圧変動	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	80 g
配線方式	3ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	固定 固定クランプ アクセサリ
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅