


継手をクリック

NPKA-D-G18-Q6-P10

部品番号: 1243489

FESTO

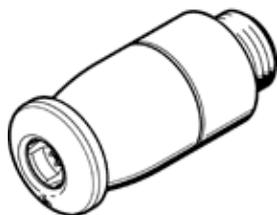

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4 mm
チューブ差込深さ	25.8 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク	2 Nm
締め付けトルク	1.25 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	4.2 g
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	PA66-GF30
Material of threaded seal	NBR
Material sleeve	POM
Material of tubing seal	NBR